

Click &



SEARCH*

Tutti i nostri prodotti su **ctmeca.com**



*Cliccate e trovate i nostri codici sul nostro sito



Ct Meca s.r.l.

Via Valfrè 14 - Torino - Italia

Tel: +(39) 011 760 95 05 - Email: info2@ctmeca.com

Società del gruppo HPC - Lione - Francia



Tutti i nostri

PRODOTTI

SU WWW.CTMECA.COM





Click & SEARCH

10T5-11



www.ctmeca.com

STL-SPA



Cinghia componibile componibile

HTD5M-BAR



HTD3



RPP



T5-BAR



T2.5-10-N1F



T5-15/ECO



10T5-11



T5/10



T5M



T5/25P



Cinghia chiusa tipo T

AT5-BAR



20AT5-10



AT5/225



AT5/25P



Cinghia chiusa tipo AT

S4-10



Pignone a catena acciaio

PCS

inox



Pignone a catena inox

 
SUA



Girate la pagina



RUOTE DENTATE

SUA 	SBS <i>inox</i> 	SBS <i>inox</i> 	RLR  Tenditore per catene Roll Ring®
B-1.5-16/ECO  Acciaio	B0.8-16  Acciaio	SSB0.8-16  Inox	MEB  Plastica
ZB  Delrin	SMS  Acciaio	SWH 	M1-12 
ABM 	DG0 	ABS 	DT 
IN 	DR0.8  Cremagliera flessibile plastica	CRM  Nylon	MR  Acciaio
TR0.25 <i>inox</i>  Inox	G0.4  Acciaio	ZG  Plastica	GB  Ottone



Click & SEARCH

ABS



www.ctmeca.com

SSG



CLG



PSH



H1.25



GAMMA DI PRECISIONE



PBG



PSW



PW0.5-1DL



Delrin o Peek

PPS



PSG



PSG0.5-20DL



Delrin o Peek

PSG0.8-18HC



Skive

GG



PHG



PXHG



Girate la pagina



ELEMENTI MECCANICI

BAB



BAB10-20/T



DIV



SLB



PDD



Pressore a molla

BSM



CLA01M5



PGR



MH65



VPRA



HLU



712-015



712-051



GGB



VB



GPB



VMS



EMR



VML



BCH



PGNT



PSPT



LACT





Click & SEARCH

SRG



www.ctmeca.com

SRG



SLV



VRC1



PLM




Magnete

ACM



REG

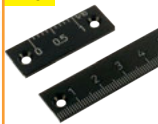

CD2



ET4080

inox



R204104



RBS



GSI



CLR-6

inox



FRTG



Ammortizzatore
rotante

ZY



Girate la pagina



ELEMENTI MECCANICI

ARTE10  Ammortizzatori	PFC 	TAD 	PR105-16 
PTA inox 	PAV120 	PML 	PMC 
CAB 	CCL inox 	SCE inox 	ERC inox 
MDR inox 	MAC inox 	TAC inox 	RDER inox 
PLD 	PTB inox 	CHN inox 	MRA 
CMA1 inox 	BOX-BETA 	KK 	CX-4S/B 



Click & SEARCH

PMC



www.ctmeca.com

BFA



PAL



GCA



EP2-6/B



DH



BETA



HSE



PLS

inox



EBM



FR-M10



INS



MCL



TIF

inox



HSS



VTH



CHC



FHC



NTM



WING

inox



Girate la pagina



TRASMISSIONI DI POTENZA

BC3



MHS



BG13



EKGS



DKGS



BKGS



ADSR



MFB



EKN



AKD



PFL28



GFX



Serie economica

GET-AL



Serie economica

FDS



PNA



AF10



U813



U8R



G01-A



GD01-A



H02-A





Click & SEARCH

SAS



www.ctmeca.com

HD03-A



JCS00



inox

CT10



M03-A



VT27



Limitatore di coppia ad attrito

SAS



Limitatore di coppia

inox

LC50-1-7



Limitatore di coppia

DSF



Limitatore di coppia

ACA6



BCA



BAGR



Ghiera di bloccaggio regolazione manuale

BAG0

inox



BAP



CC10-10



inox

SUP



TTQ



RTT



RTL450



Girare la pagina



TRASMISSIONI DI POTENZA

RIDUTTORE



P20-X



PP35



E20-1



E20-X




BL8-1



BLH



BLHT

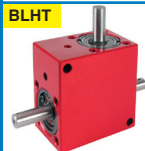

BLHB



FF10



EHD



EHD12



XJ



NT61



B332.31



RAM



Rinvio angolare manuale

RVM



Ruota e vite senza fine manuale

CHTRB



HLA



HLC



KITDOG





Click & SEARCH

BLH



www.ctmeca.com

**SU
MISURA**
Contattateci

KITBUH



MAX22



DOG319



ALIDR



FIRSTDC



MDPOT



CHT56



CHM30-10



CHMR



CHM30-10



CHM110-BR



CHM30-X



CHML



DER



inox

RFV



inox

RFV40-BR



inox

RFV40-CAP

 


inox

Girate la pagina



ELEMENTI DI GUIDA

MAT 	MAT 	MET 	QM 
STU  Boccola a sfere e rotativa	BPP 	UCP 	UCP 
UCF  inox	EFSM 	BH02 	Q7200 
Q1200 	QTR 	NKXR 	TB51100 
HFL  Ruota libera	QUSNU  Ruota libera	QUK  Ruota libera	KM 
EAR 	LF 	CLQ  Rotolo di spessori centesimali	QE6E 



Click & SEARCH

NK02



www.ctmeca.com

DGSA



CFF



SFE3.45



CLR-6



COA-4



IBJ



CLL



LSAG



BWU



LWL



LWH



HK



NK02



NSKB



WJUM



WS10



FTSN



 
SFWR



Girate la pagina



ELEMENTI DI GUIDA

KB-8-WW 	TKU-12-UU 	RJUM 	UTK 
HW1-X 	HCV 	NAST 	CF3UUR 
CF6-CL  Lubrificatore	SU MISURA Contatateci	CF6-CL 	LFM102 
VKM102 	WSRM 	BAG 	SLS 
BSPM 	BEF 	KGS 	GBS 
BSB 	LAT1 	LVT1 	SVR5 



 
Click & SEARCH

NAST



www.ctmeca.com

SVT5



SHTP



 
MURP



 
CRG



TBD1



TBV1



DOMI



 
DOMI-MDV



DOMI



PRT



PRT



UGPC



UGPL



UGAC



CAR-M6



CAR-M6




UGH



Girate la pagina



CONVOGLIAMENTO E CARTERIZZAZIONE

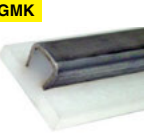DCA  Ventosa	SCR  Accessori per ventosa	NDS 	BAN 
BDP 	BDP 	PRES 	PRES 
RAGFLOW 	GAL22 	RLX 	GAL48 
BTHD 	RES100  inox	CAP 	PT820 
DBL 	BAP 	GAL20-60 	GCB 
CRG 	QUK  Ruota libera	STL 	GMK 



Click & SEARCH

GAL48



www.ctmeca.com

APB

inox



APB



TOC

inox



EDS

inox



SDG

inox



NSP

inox



NRR

inox



PCP



NPTR



NPTF



NJM



BPTRW

inox



BPTR30



ESSB



PAT123

inox



UCP

inox



MGS



BCM




FBL



Girare la pagina



CONVOGLIAMENTO E CARATTERIZZAZIONE

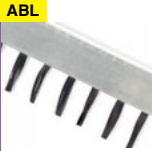STRIP 	BAD 	ABL 	QTC 
SERB 	CHA1056 	CHAL 	CHAE 
GSI  inox	RJA  Guarnizione in gomma	GLT16 	GLT3E 
GLT3 	BTC 	TUBE25 	NCT 
BRI25 	PO117 	SER-MAGNE 	LOQ 
CHA135 	PRF4545 	PRF4545 	PRF4545-G 



Click & SEARCH

SER-MAGNE



www.ctmeca.com

PRF4545-CH



PRFFIXUNI



PRFPL



PRFRTR



PRF4590-E



PRFT



ACL-EFS



PRFCHARPOU



ACLALF



PRFROUL



PRFART



ACLCHAR



PAP



ETP



PRFBOU



PRFSRA



ACLLPP



ACLBMC



PRFCLIP



PRFGAL

